


Fiche technique du produit

Spécifications

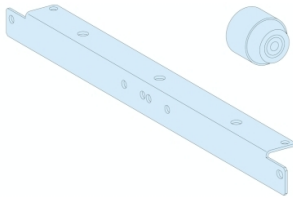

Platine jeu de barres ISFL160 entraxe 100 mm

03545

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 mars 2022

! Fin de service le: 30 sept. 2023

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Prisma
Gamme De Produit	Prisma P
Type De Produit Ou Équipement	Platine de montage
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma P unité fonctionnelle
Description D'Installation	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Type De Châssis Plein	Jeu de barres
Produit Installé	Fupact : fixe ISFL160 - contrôle : poignée de porte-fusibles - vertical installation
Description Des Pôles	9 x3P: fixe ISFL160 vertical installation
Nombre De Modules Verticaux	11 module(s) : ISFL160, connexion de fond sur jeu de barres dans 650 mm largecellule
Normes	CEI 61439-2
Certifications Du Produit	ASEFA

Complémentaires

Mode De Raccordement	Câble ISFL160 bas 87,5 mm Câble ISFL160 haut 62,5 mm
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Largeur	70 mm
Hauteur	625 mm
Profondeur	365 mm
Poids Du Produit	2,44 kg
Unité Fonctionnelle	650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact ISFL160 fixe poignée de porte-fusibles vertical 3P 9 connexion de fond sur jeu de barres 11 0,2 mm

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	8,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	43,0 cm
Poids De L'Emballage 1	2,45 kg

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Type D'Emballage 2	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 2	22
Hauteur De L'Emballage 2	19,5 cm
Largeur De L'Emballage 2	80,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	120,0 cm
Poids De L'Emballage 2	65,9 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

 Produit Sans Halogènes

Certifications et normes

Directive Rohs Ue [Conformité pro-active \(Produit en dehors du scope légal RoHS UE\)](#)
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité [Informations de fin de vie](#)