


Fiche technique du produit

Spécifications

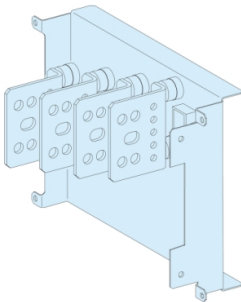

Raccordement reporté 630 A 4P

04460

- ⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 31 mars 2022
- ⚠ Fin de service le: 30 sept. 2023

⚠ Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Prisma
Gamme De Produit	Prisma P
Type De Produit Ou Équipement	Montage de transfert de connexion
Nom Du Produit	Prisma Prisma P boîtier
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire de distribution de courant
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications Du Produit	ASEFA

Complémentaires

Raccordement Appareil-Armoire	montage du raccordement de transfert
Description Des Pôles	4P
Description D'Installation	Cellule - largeur 650 mm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Produit Installé

[illegible]

ComPacT: extraire NSX630 avec protection differentielle - contrôle : poignée rotative
frontale directe horizontal installation
ComPacT: extraire NSX630 avec protection differentielle - contrôle : commande
électrique horizontal installation

[Ie] Courant Assigné D'Emploi	630 A
[In] Courant Assigné D'Emploi	630 A
Section Du Jeu De Barre	32 x 6 mm
Traitement De Protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition De La Surface	Lisse Mat
Hauteur	250 mm
Poids Du Produit	3,82 kg
Quantité Du Lot	Lot de 1

Unité Fonctionnelle

[illegible]

650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX630 avec extraire poignée rotative
frontale directe horizontal 4P 1 direct 6
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX630 avec extraire commande
électrique horizontal 4P 1 direct 6

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	16,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	27,600 cm
Longueur De L'Emballage 1	39,800 cm
Poids De L'Emballage 1	3,780 kg
Type D'Emballage 2	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 2	27
Hauteur De L'Emballage 2	61,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	80,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	120,000 cm
Poids De L'Emballage 2	114,060 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓

Sans Svhc Reach
- ✓

Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓

Sans Mercure
- ✓

Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Certifications et normes

Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Informations de fin de vie