


# Fiche technique du produit

Spécifications

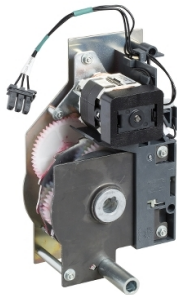

## MasterPact MTZ1 - Motoréducteur MCH - 200/250Vcc - pièce détachée

LV833188SP

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Gamme                         | MasterPact                 |
| Nom De L'Appareil             | MCH                        |
| Type De Produit Ou Équipement | Télécommande               |
| Application                   | Contrôle                   |
| Compatibilité De Gamme        | Masterpact MasterPacT MTZ1 |

### Complémentaires

|                                      |                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Type De Commande                     | Standard                                             |
| [Uc] Tension Circuit De Commande     | 200...250 V cc                                       |
| Réglage Du Seuil En Tension          | 0,85 à 1,1 Un                                        |
| Puissance Consommée Maximale En Va   | 180 VA                                               |
| Protection Contre Les Surcharges     | 2...3 x In 0,1 s                                     |
| Temps De Charge Maximum              | 3 s                                                  |
| Fréquence De Fonctionnement Maximale | <= 3 cycles par minute                               |
| Contact Fourni                       | Contact d'interrupteur de fin de course à 240 V 10 A |

### Environnement

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Equipement Fournis | 1 fiche d'instruction |
| Type D'Offre       | Pièce de rechange     |

### Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type D'Emballage 1             | PCE     |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1       |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 6,0 cm  |
| Largeur De L'Emballage 1       | 12,5 cm |
| Longueur De L'Emballage 1      | 18,0 cm |
| Poids De L'Emballage 1         | 793,0 g |

### Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Développement durable



Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence   RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions  
Rohs

[Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)