


# Fiche technique du produit

Spécifications

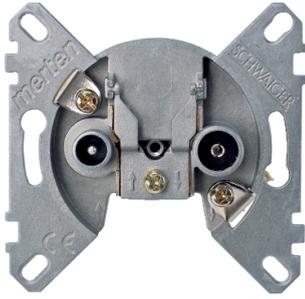

## D-Life - prise TV+FM avec dérivation arrière - méca seul

MTN466098

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme	Merten
Nom Du Produit	Mécanisme Merten
Type De Produit Ou Équipement	Prise R-TV/SAT
Application	Support d'appareil média
Présentation Du Produit	Mécanisme avec support de fixation

### Complémentaires

Nombre De Prises D'Alimentation	2
Type De Prise Télévision	Intermédiaire
Fréquence De Transmission	4...2400 kHz
Affaiblissement Sur Un Trajet	2,5 dB 860 kHz 3,5 dB 2400 kHz
Perte De Dérivation	10 à 2150 kHz 10 à 860 kHz
Montage De L'Appareil	Encastré
Mode De Fixation	Par vis et griffes

### Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4,500 cm
Largeur De L'Emballage 1	7,400 cm
Longueur De L'Emballage 1	7,700 cm
Poids De L'Emballage 1	104,000 g
Type D'Emballage 2	CAR
Nb Produits Dans L'Emballage 2	60
Hauteur De L'Emballage 2	19,500 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,500 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,700 cm
Poids De L'Emballage 2	6,634 kg

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

## Performances en matière de bien-être

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions  
Rohs [Oui](#)

**Régulation Reach** [Déclaration REACH](#)

**Directive Rohs Ue** Conforme aux dérogations

**Régulation Rohs Chine** [Déclaration RoHS pour la Chine](#)  
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

**Deee** Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.